




## PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Rüstzeitoptimiertes Spannen
- » Betriebsdruck 6 bar
- » Rostbeständig mit Z-Reinigung
- » Spannkraft max. 2800 N
- » Mehrfachspannung möglich

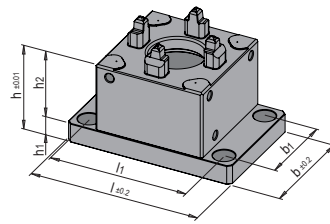

b	b1	l	l1	h1	h2	h	Stk./VPE	Nr.	EUR
55,6	40	85	70	10	35	45	1	HER 3050/55,6	< >