




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Praktische Betätigung durch Hebel
- » Kraftvoll, für verschiedene Schleif- und Polierarbeiten
- » Ergonomische Bauform
- » Optimal für Schleifteller

### LIEFERUMFANG

- » Schlauchpaket, Spannzange Ø6 mm und Spannmittel

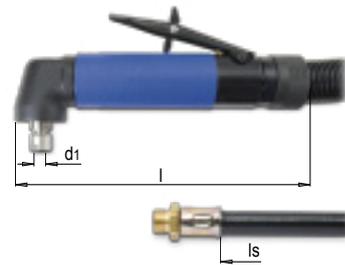

Gew.	d1	Q	Leistung	p	l	ls <sup>1)</sup>	n max.	Nr.	EUR
1000 g	6	600 l/min	350 W	6 bar	150	2,5 m	20.000 min <sup>-1</sup>	GDSW 2020/ 20	< >

1) ls: Schlauchlänge

**i** Ersatzteile und Reparatur auf Anfrage