


PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Energieeffiziente LED-Beleuchtung
- » Entblendung durch Kegelprismenblende
- » Stufenlos auf 10% dimmbar, mit Memoryfunktion
- » Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- » Flexibel arretierbares Gelenkgestänge

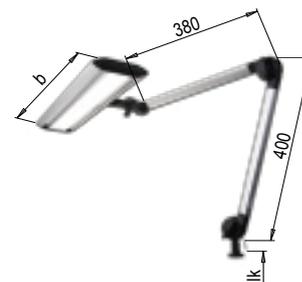

Anschluss	lk ¹⁾	Farbtemperatur	AR ²⁾	b	Nr.	EUR
230V/50Hz	3,5 m	4000 K	950	360	BAL 1210/360	< >
230V/50Hz	3,5 m	4000 K	950	540	BAL 1210/540	< >

1) lk: Kabellänge

2) AR: Aktionsradius