 
 

 



**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- » Zur Feinbearbeitung
- » Formstabiler Stein aus Oxidkeramik
- » Perfekt zum Entgraten



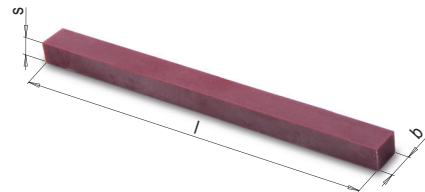
Beschreibung	Korn	Nr.	EUR
 10x100			
 10x100			
» Feinschleifsteine V 76250 im Set  6x100	● Mittel	V 76250/Set/M	< >
 8x6x100			
 10x100			

 
 

FEINSCHLEIFSTEIN, OXIDKERAMIK


V 76250

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- » Zur Feinbearbeitung
- » Formstabiler Stein aus Oxidkeramik
- » Perfekt zum Entgraten



Form	Korn	d	b	s	l	Nr.	EUR
	● Fein	-	25	10	100	V 76250/B/25x10x100/F	< >
	● Mittel	-	25	10	100	V 76250/B/25x10x100/M	< >
	● Grob	-	25	10	100	V 76250/B/25x10x100/G	< >
	● Mittel	-	50	12	200	V 76250/B/50x12x200/M	< >
	● Fein	-	-	4	100	V 76250/D/100x4/F	< >
	● Mittel	-	-	4	100	V 76250/D/100x4/M	< >
	● Fein	-	-	6	100	V 76250/D/100x6/F	< >
	● Fein	-	-	10	100	V 76250/D/100x10/F	< >
	● Mittel	-	-	10	100	V 76250/D/100x10/M	< >
	● Fein	-	-	4	100	V 76250/Q/100x4/F	< >
	● Fein	-	-	6	100	V 76250/Q/100x6/F	< >
	● Fein	-	-	8	100	V 76250/Q/100x8/F	< >
	● Mittel	-	-	8	100	V 76250/Q/100x8/M	< >
	● Fein	-	-	10	100	V 76250/Q/100x10/F	< >
	● Mittel	-	-	10	100	V 76250/Q/100x10/M	< >
H	● Mittel	-	-	10	100	V 76250/H/100x10/M	< >

Form		Korn	d	b	s	l	Nr.	EUR		
R		Rund	●	Fein	4	-	-	100	V 76250/R/100x4/F	<>
		●	Mittel	4	-	-	100	V 76250/R/100x4/M	<>	
		●	Fein	6	-	-	100	V 76250/R/100x6/F	<>	
		●	Mittel	6	-	-	100	V 76250/R/100x6/M	<>	
		●	Fein	8	-	-	100	V 76250/R/100x8/F	<>	
		●	Mittel	8	-	-	100	V 76250/R/100x8/M	<>	